


# Steckverbindung QSM-1/8T-U

Teilenummer: 153905

FESTO

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.

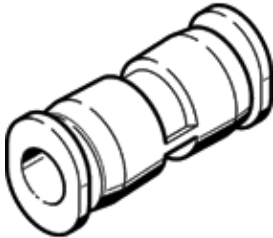

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	2,6 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	2 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 1/8"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei