

Schwenkantrieb DRQ-16- -90-PPVJ-A


Teilenummer: 154451
Auslaufprodukt

FESTO


für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Variante mit wählbarem Schwenkwinkel von 0 bis 89 Grad.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

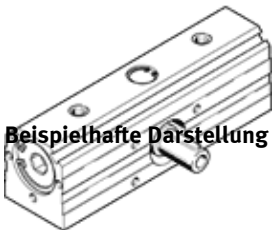

Beispielhafte Darstellung

 

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Dämpfungswinkel	72,2 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig	-4 /+ 4 deg
Schwenkwinkel	90 deg
Dämpfung	PPVJ: Pneumatische Dämpfung, justierbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2,5 ... 10 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar	4 Hz
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar	0,5 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,0002 kgm ²
Produktgewicht	530 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffinformation Antriebswelle	Einsatzstahl
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU) NBR