


# Schlauchtülle N-1/4-P-9-MS

Teilenummer: 15632

FESTO

Messing-Ausführung.

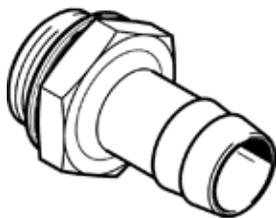

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	6,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	12 Nm
Produktgewicht	20 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innendurchmesser 9 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing