


# Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-67A-91

Teilenummer: 1577063  
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

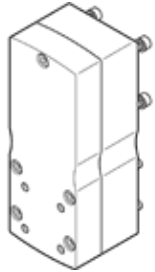

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße                    | 60                     |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Getriebeübersetzung         | 1:1                    |
| Max. Drehzahl               | 6.000 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III     |
| Lagertemperatur             | -25 ... 60 °C          |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | -10 ... 60 °C          |
| Massenträgheitsmoment       | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0,07 Nm                |
| Übertragbares Drehmoment    | 3 Nm                   |
| Produktgewicht              | 1.170 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | D32B                   |
| Schnittstellencode Motor In | 67A                    |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform           |