


Anschlussleitung NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Teilenummer: 1585794

FESTO

pneumatisch/elektrisch passend für Linearantrieb DFPI-...-C1V-...P,
Länge 10 m.

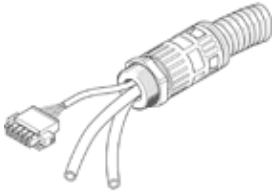

Datenblatt

Merkmal	Wert
Schutzschlauchlänge	10 m
Einbaulage	beliebig
Einsatz im Außenbereich	C1 - wettergeschützte Einsatzorte
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 100 % kondensierend
Schutzart	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, 5-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 5-adrig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Min. Kabel-Biegeradius	100 mm
Kabelaufbau	5x0,75
Produktgewicht	2.500 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schutzschlauch	PA
Werkstoff Schutzschlauchverschraubung	PA
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Dichtungen	TPE