


# Anschlussleitung NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Teilenummer: 1585796

FESTO

passend für Linearantrieb DFPI.

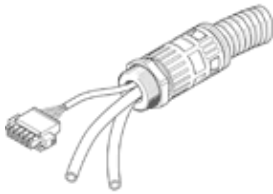

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Schutzschlauchlänge	20 m
Einbaulage	beliebig
Einsatz im Außenbereich	C1 - wettergeschützte Einsatzorte
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 100 % kondensierend
Schutzart	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, 5-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 5-adrig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Min. Kabel-Biegeradius	100 mm
Kabelaufbau	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Produktgewicht	5.000 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Schutzschlauch	PA
Werkstoffinformation Schutzschlauchverschraubung	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE