


Kompaktzylinder EMM-20- -P-A-S6

Teilenummer: 158625


FESTO

für Positionserkennung, viele Befestigungsmöglichkeiten, mit Endlagenanschlagdämpfung.

Nur in den Standardhublängen 5, 10, 15 mm erhältlich. Andere Hublängen auf Anfrage.

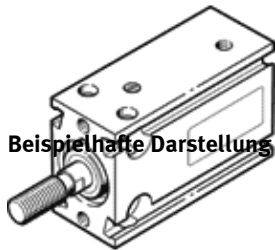

Beispielhafte Darstellung

 

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 1 ... 15 mm |
| Kolben-Durchmesser | 20 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Profilrohr |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Varianten | Warmfeste Dichtungen max.120°C |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 120 °C |
| Anziehdrehmoment der Antriebsbefestigung | 3 Nm +10 % |
| Theoretische Kraft bei 6 bar | 165 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 165 N |
| Befestigungsart | wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff Deckel | Messing |
| Werkstoff Dichtungen | FPM |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |