


Saugnapf VAS-55-1/4-SI

Teilenummer: 158976

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.

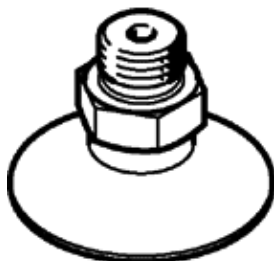

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	55 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	44 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben rund, Standard
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	106 N
Produktgewicht	16 g
Befestigungsgewinde	G1/4
Saugerbefestigung	G 1/4
Vakuumschluss	G1/4
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Sauger	VMQ (Silikon)