


Drossel-Rückschlagventil GR-M3

Teilenummer: 15899

FESTO

Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung.

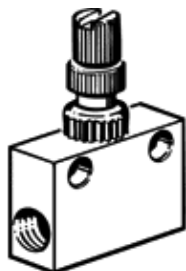

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	M3
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung	29,5 l/min
Normalnennendurchfluss in Rückschlagrichtung	26 ... 27,5 l/min
Betriebsdruck	0,3 ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing