


# Anschlussleitung KMP1-02-II-16-X

Teilenummer: 158992  
Auslaufprodukt

FESTO

Das Kabel ist in den Längen von 1 - 99 m erhältlich.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

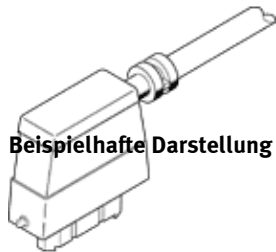

Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 300$ V
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 250$ V
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	72-polig Dose
Kabelaufbau	80 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	24 mm
Befestigungsart	mit Klemmbügel
Werkstoffinformation Gehäuse	Leichtmetall-Druckguss
Werkstoffinformation Kabelmantel	PE
Werkstoffinformation Steckkontakte	versilbert Kupfer-Legierung