


# Druckluftspeicher CRVZS-0.75

Teilenummer: 160235

FESTO

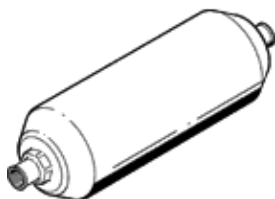

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	0,75 l
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	AD 2000-Merkblatt
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Zulassung	CRN TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	TSSACRN0H17477.5C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--] Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 ... 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 100 °C
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	23 Nm
Produktgewicht	736 g
Befestigungsart	Halteklemmen
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Halteklemmen	hochlegierter Stahl rostfrei