


Steckverschraubung QS-V0-3/8-12

Teilenummer: 160508

FESTO

Außengewinde mit Außensechskant.

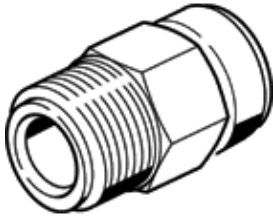

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 11 mm |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 V-0 (Gehäuse) UL94 V-0 (Lösering) |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Bauform | Gerade Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 15,5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Produktgewicht | 31 g |
| Befestigungsart | Außensechskant SW21 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm |
| Farbe Lösering | schwarz |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | PBT |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei Messing |