 



# Pneumatischer DGPII-40--KF-B

Teilenummer: 160905

FESTO

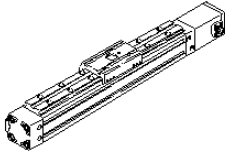

## Datenblatt

Merkm	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
EU-Konformitaet (CE)	CE
Montageart	Schraube
Form Außen	Profil
Form Kolben	rund
Abfrageart	magnetisch
Daempfung	ohne
Verdrehsicherung	Führung
Mitnahmeprinzip	formschlüss(Schlitz)
Fuehrungsprinzip	Schlitz
Kolbennengroesse	40 mm
Hub	0 mm
Gesamtlaenge	397 mm
Gesamtbreite	81 mm
Betriebsdruck min.	1,5 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 Cel
Umgebungstemperatur max.	60 Cel
Anschlussart	Gewinde
Gewindeart	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Anschlussgewinde	Gewinde
Gewindeart (Anschlussgewinde)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar	754 N
Luftverbrauch bei 6 bar	0,088 L/<->
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft