

Magnetventil MN1H-2-1 1/2-MS-NPT

 

FESTO

Teilenummer: 161735

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose.
Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen
des Typencodes in das Suchfeld.

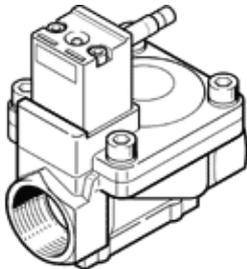

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Membranventil
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	1 1/2 NPT
Nennweite	40 mm
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung	mit Zubehör rastend tastend
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Medium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Rückstellart	pneumatische Feder
Steuerart	vorgesteuert
Mediumsdruck	0,5 ... 10 bar
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube	1.4301
Produktgewicht	2.600 g
Schutzart	IP65