 



Feinstfilter LFMA-1/2-H-A

Teilenummer: 162815

FESTO

mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.

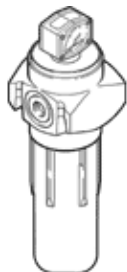

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	0,01 µm
Filterwirkungsgrad	99,9999 %
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Differenzdruckanzeige	Manometer
Eingangsdruck 1	0 ... 16 bar
Normalnennndurchfluss	1.100 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	1,5 ... 60 °C
Restölgehalt	0,01 mg/m ³
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	1.120 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss