


# Feinstfilter LFMA-1-H-A

Teilenummer: 162817

FESTO

mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.

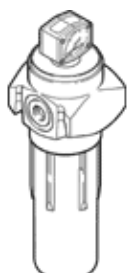

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	0,01 µm
Filterwirkungsgrad	99,999 %
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Differenzdruckanzeige	Manometer
Eingangsdruck 1	0 ... 16 bar
Normalnenndurchfluss	3.400 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	1,5 ... 60 °C
Restölgehalt	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	3.200 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss