

 

Feinfilterkombination LFMBA-1/2-H-A

Teilenummer: 162821

FESTO

Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit
Metallschutzkorb.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.

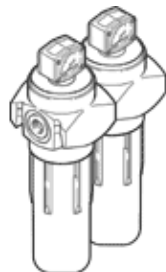

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	0,01 µm
Filterwirkungsgrad	99,9999 %
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Differenzdruckanzeige	Manometer
Eingangsdruck 1	0 ... 16 bar
Normalnenndurchfluss	800 l/min
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm
Mediumtemperatur	1,5 ... 60 °C
Restölgehalt	0,01 mg/m ³
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.300 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffinformation Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Schale	Zink-Druckguss