

 

# Feinfilterkombination LFMBA-3/4-H-A

Teilenummer: 162822

FESTO

Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit  
Metallschutzkorb.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.

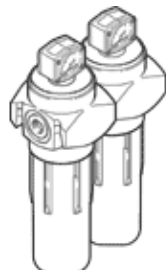

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	0,01 µm
Filterwirkungsgrad	99,9999 %
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Differenzdruckanzeige	Manometer
Eingangsdruk 1	0 ... 16 bar
Normalnennndurchfluss	1.400 l/min
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 µm
Mediumtemperatur	1,5 ... 60 °C
Restölgehalt	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	5.740 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoffinformation Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Schale	Zink-Druckguss