


# Anschlussplatte PAML-CP-186-HP3-G212

Teilenummer: 1629299

FESTO

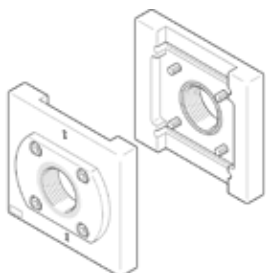

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	186
Nennweite DN	54
Baureihe	L
Betriebsdruck Mpa	0 ... 5 MPa
Betriebsdruck	0 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	4.900 g
Pneumatischer Anschluss 1	G2 1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G2 1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	Edelstahl