


 
Linearantrieb DGPL-2 1/2"- -PPV-A-GF-B

Teilenummer: 162936

FESTO

für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

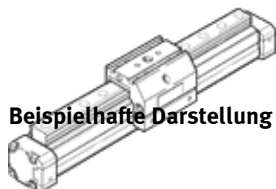

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	10 ... 3.000 mm
Kolben-Durchmesser	2 1/2"
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie
Führung	Gleitführung
Mitnahmeprinzip	formschlüssig (Schlitz)
Betriebsdruck	1,5 ... 8 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	30 mm
Pneumatischer Anschluss	NPT3/8-18