


T-Steckverschraubung CRQST-1/2-16

Teilenummer: 164209

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.

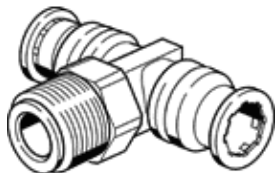

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 9,5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | T-Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -15 ... 120 °C |
| Produktgewicht | 128 g |
| Anzahl Abgänge | 2 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Verwendbare Leitungen | PFAN |
| Befestigungsart | Außensechskant SW24 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm |
| Werkstoff Einschraubzapfen | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Lösering | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlauchdichtung | FPM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Stützring | hochlegierter Stahl rostfrei |