


Winkeldose PEV-1/4-WD-LED-24

Teilenummer: 164274

FESTO

für Druckschalter, mit LED.

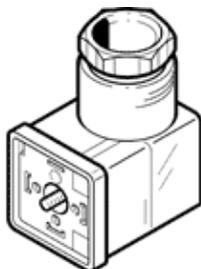

Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 175301-803
Schaltzustandsanzeige	LED gelb LED grün
Befestigungsart	festgeschraubt
Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form A basierend auf EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	5
Betriebsspannungsbereich DC	15 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	8 A
Kabelverschraubung	Pg11
Zulässiger Kabeldurchmesser	4,5 ... 11 mm
Anschlussquerschnitt	0,25 ... 1,5 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Derating beachten
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA6-verstärkt
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Steckkontakte	Messing vernickelt verzinkt