

# Steckverschraubung QS-10-32-UNF-1/4-U


Teilenummer: 164850

FESTO

Außengewinde mit Außensechskant.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

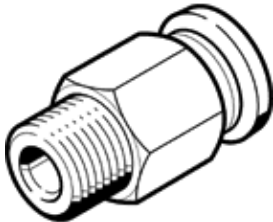

## Datenblatt

| Merkmal                                   | Wert   |
|---|--|
| Baugröße                                  | Standard                                       |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen          | Dichtring                                      |
| Einbaulage                                | beliebig                                       |
| Gebindegröße                              | 1  |
| Konstruktiver Aufbau                      | Push-Pull-Prinzip                              |
| Betriebsdruck                             | -0,95 ... 10 bar                               |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck        | -0,95 ... 10 bar                               |
| Betriebsmedium                            | gefilterte Druckluft<br>Vakuum                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 1  |
| Umgebungstemperatur                       | -10 ... 60 °C                                  |
| Zulassung                                 | Germanischer Lloyd                             |
| Max. Anziehdrehmoment                     | 1,5 Nm   |
| Pneumatischer Anschluss                   | UNF10-32<br>für Schlauch Außendurchmesser 1/4" |
| Farbe Lösering                            | grau   |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform                                   |
| Werkstoffinformation Gehäuse              | Messing<br>vernickelt                          |
| Werkstoffinformation Lösering             | POM  |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung     | NBR  |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei                   |