


Stopperzylinder STAF-50-30-P-A

Teilenummer: 164891

FESTO

mit Zapfen und integrierter Flanschplatte.

Dieses Produkt darf nicht in flüssigen Umgebungsmedien eingesetzt werden. Einfache Umrüstung zum doppeltwirkenden Zylinder möglich.

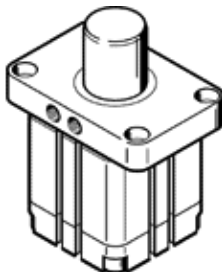

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	30 mm
Kolben-Durchmesser	50 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Stoßkraft	2.900 N
Zulässige Querkraft beim Schaltvorgang	1.500 N
Produktgewicht	1.450 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei