


Stopperzylinder STAF-32-20-P-A-R

Teilenummer: 164892

FESTO

mit Rolle und integrierter Flanschplatte.

Dieses Produkt darf nicht in flüssigen Umgebungsmedien eingesetzt werden. Einfache Umrüstung zum doppeltwirkenden Zylinder möglich.

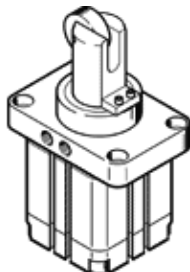

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 20 mm |
| Kolben-Durchmesser | 32 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | einfachwirkend ziehend |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange mit Rolle |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Verdrehsicherung/Führung | angeflachte Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Stoßkraft | 830 N |
| Zulässige Querkraft beim Schaltvorgang | 380 N |
| Produktgewicht | 550 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Rolle | Stahl |