


Stopperzylinder STAF-80-40-P-A-K

Teilenummer: 164895

FESTO

mit Kipphebel und integrierter Flanschplatte.
Dieses Produkt darf nicht in flüssigen Umgebungsmedien eingesetzt werden. Einfache Umrüstung zum doppeltwirkenden Zylinder möglich.

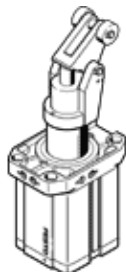

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	40 mm
Kolben-Durchmesser	80 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	senkrecht
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Kipphebel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Stoßkraft	6.400 N
Produktgewicht	6.700 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei