

# Abzweigmodul FRM-1-D-MAXI


Teilenummer: 164956

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

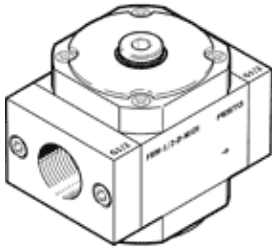

## Datenblatt

| Merkmal  | Wert   |
|--|--|
| Einbaulage   | beliebig   |
| Konstruktiver Aufbau                                 | Abzweigmodul   |
| Betriebsdruck  | 0 ... 16 bar   |
| Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 17.400 l/min   |
| Betriebsmedium                                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                   | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                   |
| LABS-Konformität                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Lagertemperatur                                      | -10 ... 60 °C  |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Inerte Gase |
| Mediumstemperatur                                    | -10 ... 60 °C  |
| Umgebungstemperatur                                  | -10 ... 60 °C  |
| Produktgewicht                                       | 762 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                            | G1   |
| Pneumatischer Anschluss 2                            | G1   |
| Pneumatischer Anschluss 3                            | G3/4   |
| Pneumatischer Anschluss 4                            | G1/4   |
| Werkstoffhinweis                                     | RoHS konform   |
| Werkstoff Gehäuse                                    | Zink-Druckguss                                       |