


# Zubehörteil CPE14-PRSE-1

Teilenummer: 164966

FESTO

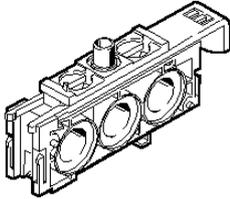

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gesamtlaenge	32,2 mm
Breite	103,6 mm
Hoehe	16,1 mm
Befestigungsart Anschlussplat.	Schraub
Verkettungsfahigkeit Anschlusspl.	ja
Betriebsdruck min.	-0,9 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-5 Cel
Umgebungstemperatur max.	50 Cel
Mediumstemperatur min.	-5 Cel
Mediumstemperatur max.	50 Cel
Lagertemperatur min.	-20 Cel
Lagertemperatur max.	40 Cel
Gesammelte Hauptanschluesse	1+3+5
Anschlussart Anschluss 1	Gewinde
Anschlussart Anschluesse 3,5	Gewinde
Anschluss-Seite Anschluss 1	stirnseitig
Anschluss-Seite Anschluss 3	stirnseitig
Anschluss-Seite Anschluss 5	stirnseitig
Gewindeart Anschluss 1	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	3/8 Zoll
Gewindeart Anschluesse 3,5	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	3/8 Zoll
LABS-Kriterium	frei
CT-Kriterium	konform
Laenge	10,1 mm
Laenge	6,5 mm
Abstand	80 mm
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft