 



Flachzylinder EZH-10/40-40-A-B

Teilenummer: 164990

FESTO

verdrehgesichert, mit T-Nut für SME-8, SMT-8.

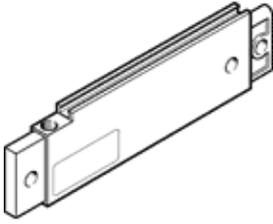

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	40 mm
Kolben-Durchmesser	22 mm äquivalenter Durchmesser
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Konstruktiver Aufbau	Kolben rechteckige Kolbenstange
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung	rechteckige Kolbenstange
Betriebsdruck Mpa	0,25 ... 0,6 MPa
Betriebsdruck	2,5 ... 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	205 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft	18 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft	28 N
Produktgewicht	242 g
Befestigungsart	mit Querbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Kolbenstange	PA-verstärkt