

Einschaltventil HEE-1/8-D-MINI-110

Teilenummer: 165069

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für Wartungsgeräte.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

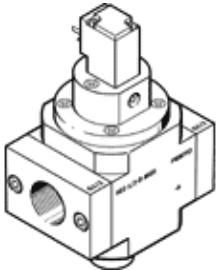

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck	2,5 ... 16 bar
Spulenkenwerte	110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Werkstoffhinweis	RoHS konform
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 Stecker nach DIN EN 175301-803