


Anschlussplatte PAML-CP-90-HP3-G1

Teilenummer: 1651543

FESTO

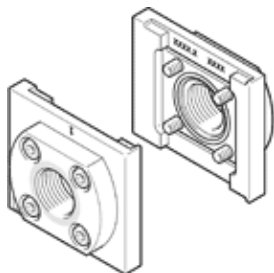

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	90
Nennweite DN	36
Baureihe	L
Betriebsdruck Mpa	0 ... 5 MPa
Betriebsdruck	0 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	730 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	Edelstahl