


L-Klickverschraubung NPKA-L-G18-Q6-P10

Teilenummer: 1655429

FESTO

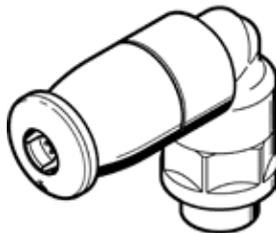

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	4 mm
Schlaucheinstecktiefe	25,8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	1,25 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	7,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA66-GF30
Werkstoff Gewindedichtung	NBR
Werkstoff Hülse	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR