 



Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-PK-4-B-CT

Teilenummer: 165666

FESTO

zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

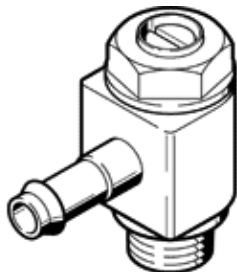

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-4
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennndurchfluss in Drosselrichtung	83 l/min
Normalnennndurchfluss in Rückschlagrichtung	76 ... 88 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Zulassung	Germanischer Lloyd
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 → 0 bar	140 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 → 0 bar	125 ... 150 l/min
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	10 g
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Regulierschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss