

# Schwerlastführung HD-8- -

Teilenummer: 170023


FESTO

konfigurierbar.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.

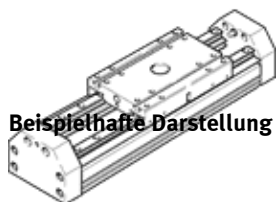

Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Hub	10 ... 1.080 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führungssachse ohne Antrieb
Max. Geschwindigkeit	3 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Kraft Fy	518 N
Max. Kraft Fz	518 N
Max. Moment Mx	12,6 Nm
Max. Moment My	16,8 Nm
Max. Moment Mz	16,8 Nm
Bewegte Masse	195 g
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	195 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	33 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	860 g
Werkstoffinformation Führungselement	Stahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert