

# Schwerlastführung

## HD-12- -

Teilenummer: 170024


FESTO

konfigurierbar.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.

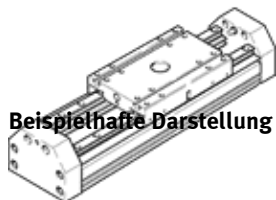

Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Hub	10 ... 1.550 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führungssachse ohne Antrieb
Max. Geschwindigkeit	3 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Kraft Fy	1.120 N
Max. Kraft Fz	1.120 N
Max. Moment Mx	33,6 Nm
Max. Moment My	50,4 Nm
Max. Moment Mz	49 Nm
Bewegte Masse	330 g
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	330 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	46 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1.370 g
Werkstoffinformation Führungselement	Stahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert