


Sollwertmodul SPC200-2AI-U

Teilenummer: 170177

FESTO

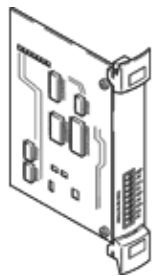

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Verstärkungsfehler	0,2 %
Absolutgenauigkeit der Referenzspannung	0,4 %
Anzahl analoge Eingänge	2
Auflösung	12 Bit
EingangsfILTER	Tiefpass 16 Hz
Eingangsspannungsbereich	0 ... 10 V
Max. Laststrom der Referenzspannungsquelle	8 mA
Max. Offsetfehler	1,5 mV
Min. Eingangswiderstand	200 kOhm
Referenzspannung	10 V
Typische Stromaufnahme Einschub	10 mA
Produktgewicht	55 g
Absolutgenauigkeit des Wandlers	< 0,3 % FS
Nichtlinearität	3 LSB
Elektrischer Anschluss Eingänge	Klemmleiste 9-polig
Einbauplatz	ab 3 aufwärts