


Achsinterface SPC-AIF-POT

Teilenummer: 170228

FESTO

für Potentiometer

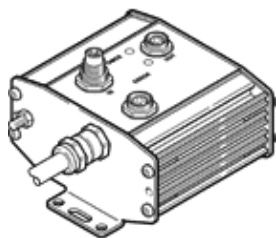

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Stromaufnahme Proportionalventil	1,1 A
Typische Stromaufnahme Achsinterface	100 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82	geprüft nach Schärfegrad 2
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfegrad 2
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	300 g
Elektrischer Anschluss Proportionalventil	Stecker runde Bauform M9 7-polig
Elektrischer Anschluss Wegmesssystem	Form A Kabel mit Stecker nach DIN 43650 viereckige Bauform
Elektrischer Anschluss AIF IN	Stecker runde Bauform M9 5-polig
Elektrischer Anschluss AIF OUT	Dose runde Bauform M9 5-polig
Kabellänge	0,3 m