


Achsinterface SPC-AIF-MTS

Teilenummer: 170231

FESTO

für Temposonics/AIF oder DGPI/L-AIF.

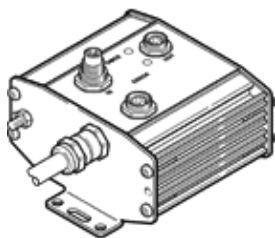

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Stromaufnahme Proportionalventil	1,1 A
Typische Stromaufnahme Achsinterface	200 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82	geprüft nach Schärfegrad 2
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfegrad 2
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	300 g
Elektrischer Anschluss Proportionalventil	Stecker runde Bauform M9 7-polig
Elektrischer Anschluss Wegmesssystem	6-polig Kabel mit Stecker nach DIN 45322 runde Bauform
Elektrischer Anschluss AIF IN	Stecker runde Bauform M9 5-polig
Elektrischer Anschluss AIF OUT	Dose runde Bauform M9 5-polig
Kabellänge	0,3 m