


Mini-Schlitten SLT-16-30-P-A-CC

Teilenummer: 170585

FESTO

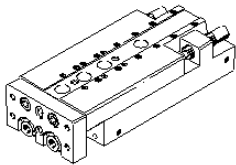

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	Dämpfung mit Stoßdämpfern beidseitig
Verdrehsicherung	Parallelkolben
Führungsprinzip	Kugelführung
Kolbennennggröße	16
Hub	30 mm
Betriebsdruck minimal	1 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	M 5
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	HNBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
CT-Kriterium	konform
Produktgewicht	0,665 kg
Gewicht bewegte Masse	0,286 kg
Überzug Deckel	eloxiert
Überzug Rohr/Gehäuse	eloxiert
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	M 5
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	242 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	218 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/10mm	0,028 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/10mm	0,022 l
Betriebsmedium	trockene gefilterte Druckluft