


Mini-Schlitten SLT-20-50-P-A-CC

Teilenummer: 170592

FESTO

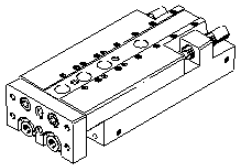

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Form Kolben | rund |
| Form Kolbenstange | rund |
| Abfrageart | magnetisch |
| Dämpfungsart | Dämpfung mit Stoßdämpfern beidseitig |
| Verdrehsicherung | Parallelkolben |
| Führungsprinzip | Kugelführung |
| Kolbennennggröße | 20 |
| Hub | 50 mm |
| Betriebsdruck minimal | 1 bar |
| Betriebsdruck maximal | 10 bar |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 60 °C |
| Anschlussart Lagerdeckel (EE) | Innengewinde |
| EE Anschlussgewinde Lagerdeckel | G 1/8 |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | HNBR, TPE-U(PU) |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Rohr/Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| CT-Kriterium | konform |
| Produktgewicht | 1,396 kg |
| Gewicht bewegte Masse | 0,635 kg |
| Überzug Deckel | eloxiert |
| Überzug Rohr/Gehäuse | eloxiert |
| Anschlussart Abschlussdeckel | Innengewinde |
| EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel | G 1/8 |
| Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf | 376 N |
| Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf | 317 N |
| Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/10mm | 0,044 l |
| Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/10mm | 0,034 l |
| Betriebsmedium | trockene gefilterte Druckluft |