


Steckdose MSSD-C-4P

Teilenummer: 171157

FESTO

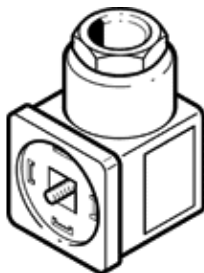

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------|---|
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 22 g |
| Elektrischer Anschluss | 3-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803 viereckige Bauform MSC viereckige Bauform MSN1 |
| Kabelverschraubung | Pg9 |
| Kabeldurchmesser | 6 ... 8 mm |
| Leiter-Nennquerschnitt | $\leq 1,5 \text{ mm}^2$ |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 90 °C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe Gehäuse | schwarz |