


Achsinterface SPC-AIF-SUP-24DC

Teilenummer: 171182

FESTO

für Achsinterface Strang.

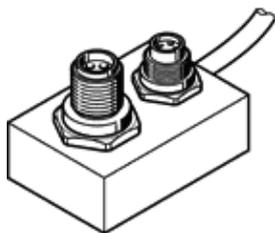

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Stromaufnahme	3 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	-5 % / +25 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82	geprüft nach Schärfegrad 2
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfegrad 2
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	150 g
Elektrischer Anschluss Lastspannung	Stecker runde Bauform M12x1 5-polig
Elektrischer Anschluss AIF IN	Stecker runde Bauform M9 5-polig
Elektrischer Anschluss AIF OUT	Dose runde Bauform M9 5-polig
Kabellänge	0,2 m