


# Cartridge QSP10-5/32-U

Teilenummer: 172974

FESTO

mit Steckanschluss, gerade.

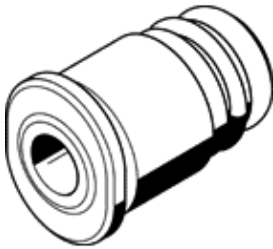

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Befestigungsart	Befestigungsnadel
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	23 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei