


# Blindstopfen QSP17-PTB

Teilenummer: 172996

FESTO

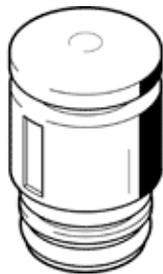

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	4,7 g
Befestigungsart	Befestigungsnadel
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 17 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR