


Axialbausatz EAMM-A-P4-28B-28A

Teilenummer: 1731466

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

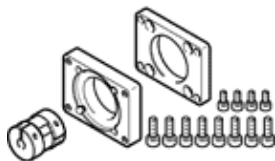

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	0,7 Nm
Produktgewicht	40 g
Schnittstellencode Aktuator	P4-28B
Schnittstellencode Motor In	28A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoffhinweis	RoHS konform