


# Saugnapf VAS-1-M3-NBR

Teilenummer: 173437

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

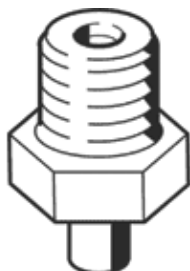

## Datenblatt

| Merkmal                               | Wert                                   |
|---------------------------------------|--|
| Nennweite                             | 0,4 mm                                 |
| Sauger-Durchmesser                    | 1 mm                                   |
| Wirksamer Saugdurchmesser             | 0,8 mm                                 |
| Konstruktiver Aufbau                  | Vakuumschlus oben<br>rund, Standard    |
| Betriebsmedium                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Umgebungstemperatur                   | -20 ... 80 °C                          |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum           | 0,035 N                                |
| Befestigungsgewinde                   | M3                                     |
| Saugerbefestigung                     | M3                                     |
| Vakuumschlus                          | M3                                     |
| Shore-Härte                           | 55 +/- 5                               |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | Zink-Druckguss                         |
| Werkstoffinformation Sauger           | NBR                                    |