


Vakuumsauger VAS-5-M5-NBR

Teilenummer: 173439

FESTO

aus NBR, flach, Außengewinde mit Dichtring, Sechskant.

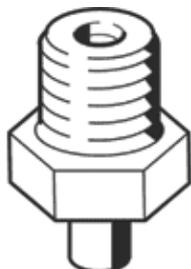

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1,5 mm
Sauger-Durchmesser	5 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	4 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	0,9 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	0,9 N
Befestigungsgewinde	M5
Saugerbefestigung	M5
Vakuumananschluss	M5
Farbe	schwarz
Shore-Härte	55 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR