

# Öler LOE-3/8-D-MIDI-NPT



Teilenummer: 173823

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mit [Metallschutzkorb](#).

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

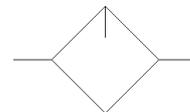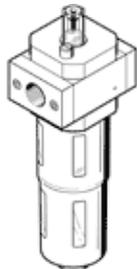

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Ölfüllmenge	110 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	16 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	8 l/min
Normalnennndurchfluss	5.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schale	PC