

# Öler LOE-1-D-MAXI-NPT

 

Teilenummer: 173827

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mit [Metallschutzkorb](#).

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

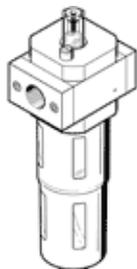

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Ölfüllmenge	190 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	16 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	10 l/min
Normalnennndurchfluss	9.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	1.200 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	1 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schale	PC