


Kupplung EAMC-65-90-25-32

Teilenummer: 1745817

FESTO

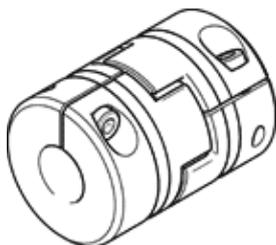

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	65
Nennlänge	90 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	417 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	92 Nm
Produktgewicht	535 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform